


Valmispääte PK-36

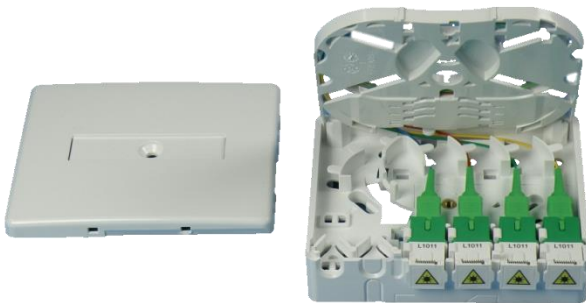

OMINAISUUKSIA/KÄYTTÖ

Määrämittainen (30 tai 50 m) valokaapeli FYRMS-HF C-PRo on päätetty valmiiksi PK-36 päätetekotelon kahteen tai neljään SC/APC-liittimeen. Liittimillä on vaimennusluokka B ja heijastusvaimennusluokka 1.

Pienikokoinen sisätiloihin asennettava valokaapelipääte PK-36 voidaan asentaa suoraan seinälle tai esim. kotijakamoon.

Valmispäätteratkaisu eliminoi valokaapelin kuituhitsaukset ja päättämistyön valokaapelilyhteyden toisessa päässä.

Valmispäätteet toimitetaan asennusta helpottavassa pakkauksessa, jonka sisällä pyörii kela pitäen kaapelin suorana kaapelin vedon aikana.

PÄÄTEKOTELON MITAT:

leveys:	100 mm
korkeus:	83 mm
syvyys:	27 mm

MATERIAALI

Muovi

PAKKAUKSEN MITAT:

leveys:	290 mm
korkeus:	260 mm
syvyys:	55 mm

PAKKAUKSEN KOKONAISPAINO/NETTOPAINO

30 m	0,70/0,65 kg
50 m	1,00/0,95 kg

PK-36 VALMISPÄÄTTEET

Snro	Nimi	Materiaali nro
7260919	PK-36 30-2xSC*APC/-	XCPSC01316
7260920	PK-36 50-2xSC*APC/-	XCPSC01319
7260903	PK-36 30-4xSC*APC/-	XCPSC01317
7260904	PK-36 50-4xSC*APC/-	XCPSC01320

NIMEN SELVENNYS:
PK-36 30-4xSC*APC/-
PK-36: kotelon tyyppi

30: kaapelin pituus metreinä

4xSC*APC/-: kuituliittimien lukumäärä ja tyyppi kotelon päässä ja hionta

KAAPELIN FYRMS-HF C-PRO TEKNISIÄ TIETOJA

BendBright XS G657A2 kuidut päällystetty helposti kuorittavalla halkaisijaltaan 900 mikrometrin toisiopäällysteellä. Vetolujitteena Aramid-kuidut ja päällysteenä itsestään sammuva ja halogeeniton vaippa (LSHF). Kuitujen värit punainen, sininen, vihreä ja keltainen.

Ominaisuus	Kuitujen lukumäärä
	2 tai 4
Halkaisija (mm)	4,2
Paino (kg/km)	18,0
Taivutussäde min. vedettäessä (mm)	60
Taivutussäde min. asennettuna (mm)	20
Suurin sallittu vetovoima (N)	400
Puristusvoima (N/100 mm)	2000
Kuitu	ITU-T G.652.D & G.657.A2 (BendBright XS) (OS2)
CPR-paloluokitus	Cca-s1d1a1
Lämpötila-alue (°C)	-30.. +60

