


Valmispääte PK-34

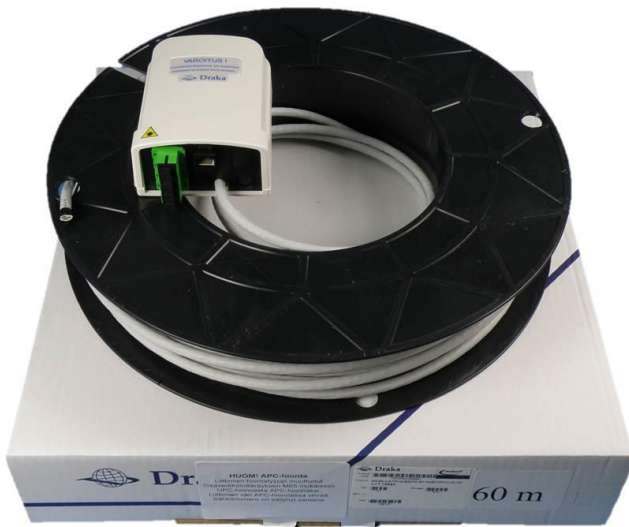

OMINAISUUKSIA/KÄYTTÖ

DrakaHybrid-yhdistelmäkaapeli päätetty valmiiksi toisesta päästä PK-34 päätekoteloon. Valmispääteratkaisu eliminoi valokaapelin kuituhitsaukset ja yhdistelmäkaapelissa lisäksi kategoria 6 nousukaapelin päättämistyön huoneistossa. Yhdistelmäkaapeli tuo kuidun huoneistoon kategoria 6 kaapelin asennuksen yhteydessä. Yhdistelmäkaapelissa, jossa on mukana Tellu13, on koaksiaalikaapeli päätetty F-liittimeen. Päätteessä kategoria 6 kaapeli on päätetty RJ45-liitinmoduliin ja optiset kuidut (4 kpl) SC/APC tai LC/APC-liittimille.

Kaapelien pituudet 20 m, 30 m, 40 m, 50 m, 60 m, 70 m, 80 m ja 90 m.

Valmispäätteet ovat pakattu kelalle, joka pyörii pakkauksen sisällä helpottaen asennusta ja estäen kaapelin kiertymisen. Kotelo sopii hyvin mm. kotijakamon sisään.

KAAPELIT



DrakaHybrid Cat.6 U/UTP 4p + 4xBBXS Eca



DrakaHybrid Cat.6 U/UTP + 4xBBXS F8 Eca



DrakaHybrid Cat.6 + 4xBBXS + TELLU13 Eca

PÄÄTEKOTELON MITAT:

leveys:	93 mm
korkeus:	125 mm
syvyys:	50 mm

MATERIAALI

Muovi

PAKKAUKSEN MITAT:

leveys:	80 mm
120 mm (8-rakenne \geq 40 m)	
korkeus:	390 mm
syvyys:	390 mm

PK-34 VALMISPÄÄTTEET

Snro	Nimi	Materiaali nro
7276256	PK-34-CAT6+4xBBXS-20-4xLC*APC+RJ45	XCPSC01699
7276257	PK-34-CAT6+4xBBXS-30-4xLC*APC+RJ45	XCPSC01700
7276258	PK-34-CAT6+4xBBXS-40-4xLC*APC+RJ45	XCPSC01701
7276259	PK-34-CAT6+4xBBXS-50-4xLC*APC+RJ45	XCPSC01702
7276239	PK-34-CAT6+4xBBXS-20-4xSC*APC+RJ45	XCPSC02248
7276240	PK-34-CAT6+4xBBXS-30-4xSC*APC+RJ45	XCPSC02249
7276241	PK-34-CAT6+4xBBXS-40-4xSC*APC+RJ45	XCPSC02250
7276242	PK-34-CAT6+4xBBXS-50-4xSC*APC+RJ45	XCPSC02251
7276262	PK-34-CAT6+4xBBXS-60-4xSC*APC+RJ45	XCPSC02252
7276263	PK-34-CAT6+4xBBXS-70-4xSC*APC+RJ45	XPPSC02475
7276264	PK-34-CAT6+4xBBXS-80-4xSC*APC+RJ45	XPPSC02476
7276265	PK-34-CAT6+4xBBXS-90-4xSC*APC+RJ45	XPPSC02477
7260921	PK-34-CAT6+4xBBXS F8-20-4xSC*APC+RJ45	XCPSC02569
7260922	PK-34-CAT6+4xBBXS F8-30-4xSC*APC+RJ45	XCPSC02570
7260923	PK-34-CAT6+4xBBXS F8-40-4xSC*APC+RJ45	XCPSC02571
7260924	PK-34-CAT6+4xBBXS F8-50-4xSC*APC+RJ45	XCPSC02572
7260925	PK-34-CAT6+4xBBXS F8-60-4xSC*APC+RJ45	XCPSC02573
7260926	PK-34-CAT6+4xBBXS F8-70-4xSC*APC+RJ45	XCPSC02574
7260927	PK-34-CAT6+4xBBXS F8-80-4xSC*APC+RJ45	XCPSC02575
7260928	PK-34-CAT6+4xBBXS F8-90-4xSC*APC+RJ45	XCPSC02576
7276248	PK-34-CAT6+4xBBXS+TELLU13-20-4xSC*APC+RJ45+F	XCPSC01691
7276249	PK-34-CAT6+4xBBXS+TELLU13-30-4xSC*APC+RJ45+F	XCPSC01692
7276250	PK-34-CAT6+4xBBXS+TELLU13-40-4xSC*APC+RJ45+F	XCPSC01693
7276251	PK-34-CAT6+4xBBXS+TELLU13-50-4xSC*APC+RJ45+F	XCPSC01694
7276266	PK-34-CAT6+4xBBXS+TELLU13-60-4xSC*APC+RJ45+F	XCPSC01725
7260929	PK-34-CAT6+4xBBXS+TELLU13-70-4xSC*APC+RJ45+F	XCPSC01761

TUOTTEEN NIMEN MERKINTÄ:

 Esimerkki: **PK-34-CAT6+4xBBXS+TELLU13-50-4xSC*APC+RJ45+F**
PK-34: kotelon tyyppi

CAT6 + 4xBBXS+TELLU13: kaapelin tyyppi; ks. vaihtoehdot (3 kpl) kohdassa **KAAPELIT** sivulla 1.

50: kaapelin pituus metreinä

4xLC*APC: kuituliittimien lukumäärä ja hionta

RJ45: kupariparikaapelin liittimen tyyppi

F: koaksiaalikaapelin liittimen tyyppi