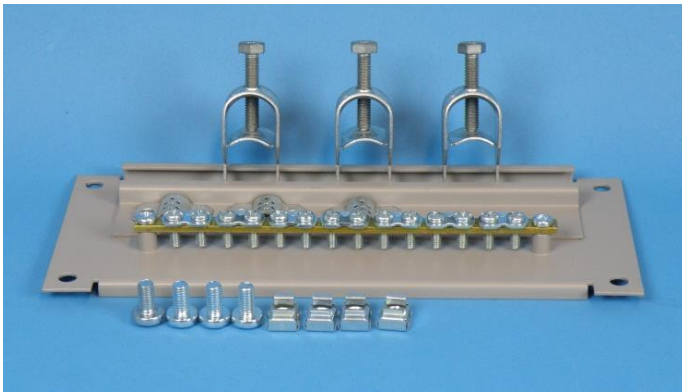


## Ristikytkentäpäätteiden lisätarvikkeet ORP-220, ORP-1200...



### OMINAISUUKSIA/KÄYTTÖ

Ristikytkentäpäätteillä (ORP-250, ORP-260...) lisätarvikkeineen voidaan koota laajempia ristikytkentäkokonaisuuksia, jotka perustuu 19" standardiin mitoitukseen.

Kuitujatkosmoduuli ORP-220 on yleiskäyttöinen valokaapeleiden hitsauskenttä 19" laiteteline- ja kaappiasennuksiin. Kapasiteettia 288 kuitujatkokselle. Moduuliin voidaan asentaa kuusi KT 1424/48 kuitujatkoslevyä. Kuitujatkosmoduulia käyttämällä kuituhäntien hitsaaminen ristikytkentäpaneelin sijaan voidaan keskittää yhteen paikkaan, mikä mahdollistaa ns. valmispäätelineiden joustavan käytön ja nopeuttaa ristikytkentäkaabin hitsaus- ja muuta asennustyötä.

Kiinnitys- ja maadoituslevyllä ORP-1200 valokaapelien maadoitus- ja kiinnitys voidaan keskittää yhteen paikkaan kiinnittämällä levy 19"-laitetelineeseen tai seinään. Yhteen levyyn voidaan kiinnittää kolme maks. halkaisija 18 mm yksittäistä kaapelia tai kolme kaapeliniippua, jonka koko maks. 28 mm x 18 mm.

Katso muut ristikytkentäpäätteiden lisätarvikkeet seuraavalla sivulla.

### MITAT

ORP-220	
leveys:	440 mm (19")
korkeus:	88 mm (2U)
syvyys:	200 mm

**MATERIAALI** Pulverimaalattu teräspelti

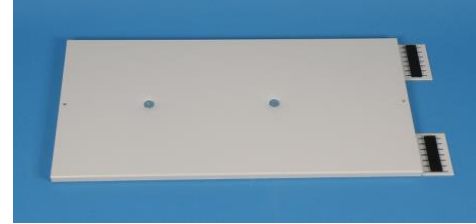
Snro	Nimi	Materiaali nro
7276090	ORP-220 Kuitujatkosmoduuli	XEXSC01674
7260542	ORP-1200 Kiinnitys- ja maadoituslevy	XEXSC01678
7260654	KT 1424/48 Kuitujatkoslevy	XJTSC00885
7260554	ORP-2100 Varastohylly	XEXSC01676
7276260	FT-920 Ohjaussanka	XEXSC01785
7260604	SPA-U Suojaputkisarja	XJTSC00871

© Prysmian Group 2014. Kaikki oikeudet pidätetään.

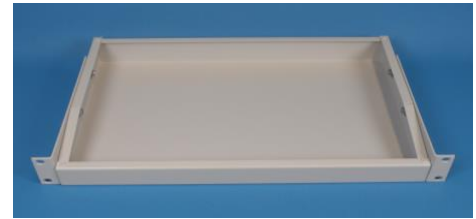
Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian Groupin kirjallista lupaa. Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian Group pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman Prysmian Groupin erillistä sitoumusta.

**MUUT RISTIKYTKENTÄPÄÄTTEIDEN LISÄTARVIKKEET****Kuitujatkoslevy KT-1424/48**

Jatkoslevy 48 kuitujatkokselle ORP-220 kuitujatkosmoduulille.  
Jatkoslevyn mitat 158 mm x 350 mm x 10 mm.

**Varastohylly ORP-2100**

Varastohylly (1U) 19"-laitetelineeseen. Käytetään kytkentäkaapelien ylimääräpituuden varastointiin. Toimii myös törmäyssuojana. Syvyys vapaasti säädettävissä

**Ohjaussanka FT-920**

Ohjaussanka toimii kytkentäkaapeleiden ohjaimena ja törmäyssuojana. Käytetään tarvittaessa ORP-200 ja ORP-260 ristikiytkentäpäätteiden yhteydessä. Kiinnittyy päätteiden kiinnitysruuveilla. Ei vaadi lisätilaa 19" kehikosta pystysuunnassa.

**Suojaputkisarja SPA-U**

Suojaputkisarja 10 kaapelille; kaapelin kuitumäärä 12...96 kpl, yksi vetojousi. Sisältää haroituskappaleet, suojaputket, pituus 1,2 m. Käytetään yleisesti keskiputkirakenteisen kaapelin yhteydessä kun kaapeli päätetään ristikiytkentäpäätteen ulkopuolella ORP-1200 Kinnitys- ja maadoituslevylle.

