


Vesistökaapelijatkos XOK 6312

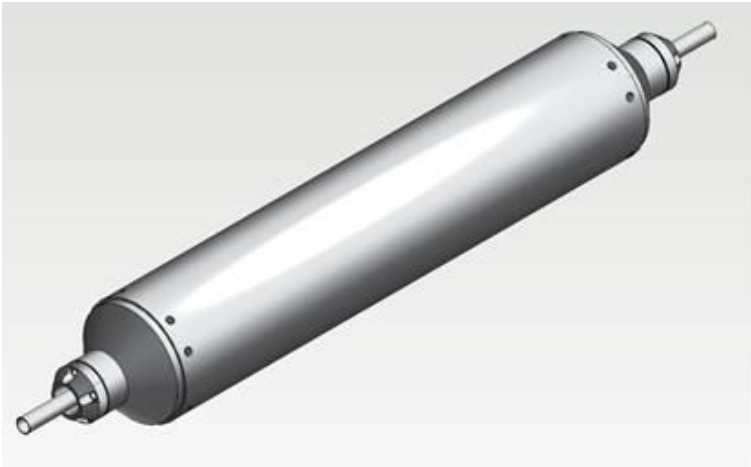

KAAPELIN HALKAISIJA:

Armeerauksen päältä

XOK 6312: maks. 32 mm

KAAPELISYDÄMEN HALKAISIJA:

XOK 6312: maks. 15 mm

ARMEERAUSLANGAN HALKAISIJA:

Maks. 2,5 mm

Snro	Nimi	Materiaali nro
7276110	XOK 6312	XJTSC00860

OMINAISUUKSIA/KÄYTTÖ

Vesistökaapelijatkos XOK 6312 vesistöön asennettavien valokaapelien jatkamiseen ja asennussyvyyteen maks. 150 m. Pyörölanga-armeeratun vesistökaapelin armeerauslangat kiinnitetään jatkoksen päihin tuleviin pronssiin laippoihin, jotka vuorostaan kiinnitetään tinatun kuparisen sylinterimäisen rungon päihin. Vesistökaapelin sydän (lyijy, kupari, teräs, muovi) viedään läpivientiputkien sisään ja tiivistetään lämpökutisteilla ja tiivistemassalla. Kotelo suljetaan tinajuotoksella ja suojataan kotelon päälle kutistettavalla vaipalla. Maksimi kuituhitsauskapasiteetti on 96 kuitua.

SISÄLTÖ:

Jatkoskotelo	1 kpl
Jatkoslevyt maks. 24 kuitujatkosta	4 kpl
Madoitusmateriaalipakkaus	1 kpl
Kaapelin sisäänvientitarvikkeet	2 kpl
Kuitujatkossuojat	100 kpl

MATERIAALI:

Pronssi ja kupari (tinattu)

MITAT:

950 mm x 150 mm (pituus x halkaisija)

VETOVOIMA:

Maks. 20 kN

HITSAUSKAPASITEETTI:

Maks. 96 kuitua

PAINO:

15 kg